


品番 : EA521VC-54

品名 : 150-250mm 鉄工やすり(7本組3サイズ / 粗・中・細)



販売価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
カタログ価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/27 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			

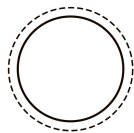

◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形やすり		平面の仕上げ
半丸形やすり		曲面の仕上げ 溝内面の仕上げ すみの仕上げ
丸形やすり		丸面の仕上げ
六角形やすり		六角すまこ面の仕上げ等
三角形やすり		溝底面の仕上げ等

仕様

〈セット内容〉	7本組(粗・中・細)	材質	刃: 合金工具鋼(SKS-8) 柄: 耐衝撃性プラスチック
仕様	形状: 平(25×6mm) / 中目 刃長: 250mm 全長: 390mm グリップ長: 125mm ※JIS規格品ではありません。	仕様	形状: 平(21×5mm) / 粗目 刃長: 200mm 全長: 250mm グリップ長: 110mm
仕様	形状: 平(25×6mm) / 粗目 刃長: 250mm 全長: 310mm グリップ長: 110mm	仕様	形状: 半丸(21×6mm) / 粗目 刃長: 200mm 全長: 250mm グリップ長: 110mm
仕様	形状: 半丸(25×7mm) / 粗目 刃長: 250mm 全長: 310mm グリップ長: 110mm	仕様	形状: 半丸(16×4.5mm) / 細目 刃長: 150mm 全長: 190mm グリップ長: 100mm
仕様	形状: 丸(φ10mm) / 粗目 刃長: 250mm 全長: 310mm グリップ長: 110mm	規格	JIS規格品(※平(25×6mm) / 中目を除く)

複目

柄付き

耐錆・耐蝕性に優れた合金工具鋼製刃で、多湿環境・海洋環境など使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.