


品番 : EA522G-27

品名 : 210x65x32mm/#1000 抗菌砥石

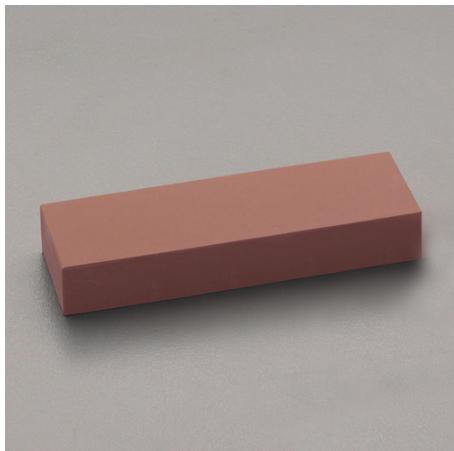

販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 13:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0599ページ		



SIAA適合

抗菌加工技術協会が認定した抗菌効果と安全性に優れた製品です。JISではJIS Z2801に準じており、抗真的標準規格となります。また、JIS規格を上回る効果を有する製品です。

■特徴: 次の4つの安全性試験で合格したものを使用
・経口毒性-飲み込んだときの有害性
・皮膚への刺激性-長く触れたときの炎症など
・突然変異性-遺伝子(DNA)への影響
・皮膚感作性-アレルギー

仕様

メーカー	ナニワ研磨工業(NANIWA)	型番	1S-0110
用途	包丁・キッチンなどの使用に	粒度	#1000
サイズ	210×65×32mm		

抗菌加工が施された砥石です。

SIAA適合

中研ぎ用

使用抗菌剤は次の4つの安全性試験で合格したものを使用
使用料も安全性試験の結果を元に上限を決めています。

- ・経口毒性-飲み込んだときの有害性
- ・皮膚への刺激性-長く触れたときの炎症など
- ・突然変異性-遺伝子(DNA)への影響
- ・皮膚感作性-アレルギー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.