


品番：EA524MA-1

品名：[電動用] スクレーパー

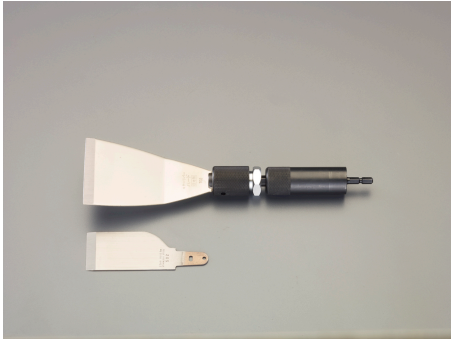

販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 21:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

<セット内容>	ハンドル×1 替刃(EA524MA-43・MA-75)×各 1枚		
---------	--	--	--

ハンドル仕様			
・材質: 鉄			
・サイズ: 170×30×30mm			
・重量: 585g			
・シャンク(六角): 6.35mm			
・使用可能電動工具:			
電気式・充電式インパクトドライバー			
電気式・充電式ドリルドライバー			
チャックφ10mm以上電気ドリル			

替刃仕様			
・材質: ステンレス			
・刃幅: 43mm、75mm			
・刃厚: 0.8~1.5mm			
・刃形状: 万能型、先刃型			
・重量: 40g、35g			

用途	Pタイル、カーペット、接着剤、塗装、サビ、こびりついた油などを はがす・削る・めくる	注意事項	回転数・トルク能力の低い機種では使用できません。
----	--	------	--------------------------

お手持ちの電動ドリルドライバーやインパクトドライバーがインパクトスクレーパーとして使用できます。

使用可能電動工具	ドリルドライバー、インパクトドライバー、電動ドリル(チャック径φ10mm)		
----------	---------------------------------------	--	--

刃 2枚付…万能型(EA524MA-43)
オフセット幅広型(EA524MA-75)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.