


品番：EA526AJ-32

品名：0-300mm / 140mm L型クランプ

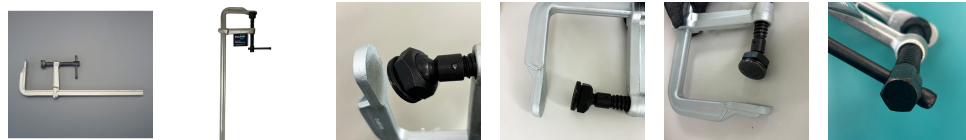

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,900円(税抜) / 9,790円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,900円(税抜) / 9,790円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/06 13:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0132ページ                      |      |   |



#### 仕様

|           |       |          |      |
|-----------|-------|----------|------|
| 口の開き(mm)  | 0~300 | 口の深さ(mm) | 140  |
| 締付能力(kgf) | 1200  | 材質       | スチール |


金属加工や溶接用途に最適

1200kgfのクランプ力を実現できます。

クランププレートはボール型関節を備えているため35°まで傾けることができ、複雑な形状の物でも挟みやすいです。

クランプの端が六角型になっており、レンチなどでもクランプを締め付けられます。

#### 代替品

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA526TK-5<br>コメント サイズご確認下さい |
|--|--------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.