


品番：EA526AJ-8

品名：0-1000mm/ 80mm L型クランプ

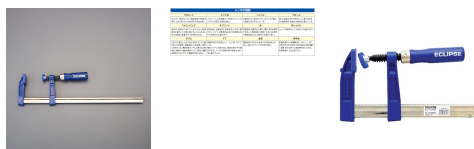


販売価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
カタログ価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

口の開き(mm)	1000	口の深さ(mm)	80
締付能力(kgf)	250	材質	鋳鉄
中型から大型の木材加工に			
鋳鉄製のヘッドとニッケルメッキのスチールバーが最大限の強度を実現			
耐食性ニッケルメッキバーの鋸歯状の溝が使用中の滑りを防ぎます。			
スライド式のヘッドはクランプを必要な開き幅に素早く設定できます。			
木製ハンドルでしっかり握りやすい			
ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。			

#### 代替品

	品番 EA526AJ-18 コメント 口の深さ:120mm
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

