 



品番：EA526CC-1

品名：φ13.8- 60.5mm 溶接マルチクランプ



販売価格	7,660円(税抜) / 8,426円(税込)		
カタログ価格	7,660円(税抜) / 8,426円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0091ページ		

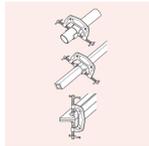

#### 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	WMC2
用途	配管や鋼材等の仮付け溶接・芯出しに	クランプ能力	V型アダプタ: φ13.8~60.5mm 丸型アダプタ: 0~61mm
サイズ	147×50×76.6(H)mm	材質	特殊合金鋼
重量	0.63kg	付属品	V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ (各1組)

配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。

ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。

片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。

2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。

V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。

おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。

おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付き

ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.