


品番 : EA526CC-2

品名 :  $\phi 42.7\text{--}114.3\text{mm}$  溶接マルチクランプ<sup>®</sup>

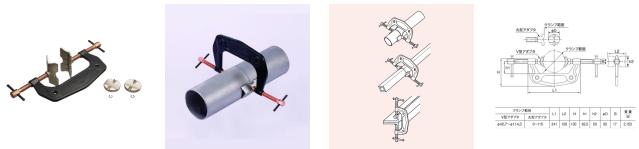

販売価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 04:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0091ページ		



## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	WMC4
用途	配管や鋼材等の仮付け溶接・芯出しに	クランプ能力	V型アダプタ: $\phi 42.7\text{--}114.3\text{mm}$ 丸型アダプタ: 0~115mm
サイズ	241×100×130(H)mm	材質	特殊合金鋼
重量	2.15kg	付属品	V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ (各1組)

配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。

ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、  
さらに確実な締め付けが出来ます。

片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。

2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。

V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。

おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。

おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。

ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.