


品番 : EA526S-17

品名 : 0-150mm/ 50mm クランプ(J型)

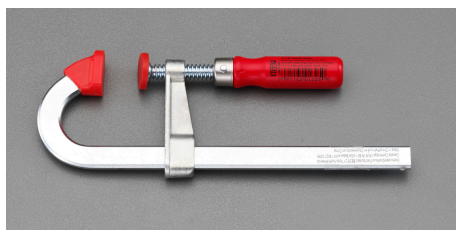

販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/07/06 07:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0133ページ		



小さくて軽量の、使いやすいクランプです

#### 仕様

U字型クランプ			
材質	本体: スチール、 ハンドル: 木、 ジョーキャップ: プラスチック	締付能力	149kg
口の開き	0~150mm	口の深さ	51mm
全長	約228mm	重量	265g
ジョー部分サイズ	下部: φ22mm、 上部: 17×29mm	レールサイズ	15(幅)×5(厚み)mm
スイベルヘッド付			
小さく、軽量のクランプ			
ジョー部分にプラスチックキャップが付いているので、傷付けにくく、しっかり固定できる。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.