
 
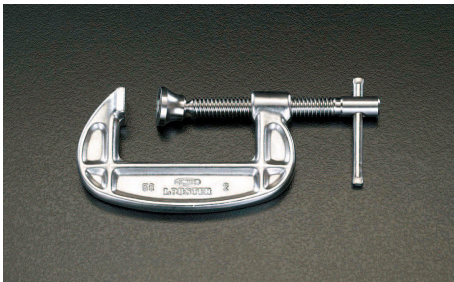
 


品番：EA526SK-25

品名：0- 31mm/ 20mm シャコ万力(ステンス製)

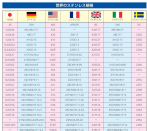

販売価格	5,450円(税抜)／ 5,995円(税込)			
カタログ価格	5,450円(税抜)／ 5,995円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 11:30現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	B25S
材質	ステンレス (本体:SUS329 J1 ボルト部: SUS304)	クランプ範囲	0～31mm
口の深さ	20mm	荷重	600kg
重量	150g	スピンドル長	77mm
スイベルヘッド径	15mm		
スイベルヘッド付			
塩水噴霧試験連続120時間以上なし			
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。			

代替品

	品番 EA526SH-25A コメント 0-25mm 特殊工具鋼
--	---

