
 
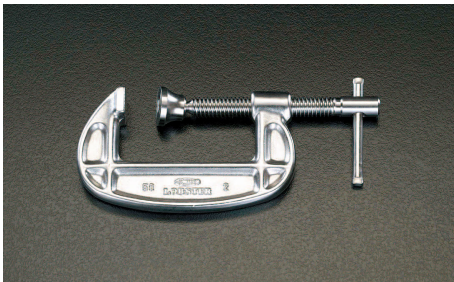


品番：EA526SK-38

品名：0- 45mm/ 26mm シャコ万力(ステンス製)



販売価格	5,990円(税抜)／ 6,589円(税込)		
カタログ価格	5,990円(税抜)／6,589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/17 09:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ		

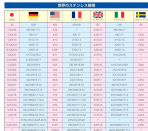

仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	B38S
材質	ステンレス (本体:SUS329 J1 ボルト部: SUS304)	クランプ範囲	0～45mm
口の深さ	26mm	荷重	680kg
重量	151g	スピンドル長	93mm
スイベルヘッド径	15mm		
スイベルヘッド付			
塩水噴霧試験連続120時間以上なし			

代替品

	品番	EA526SH-38A
	コメント	0-40mm 特殊工具鋼

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

