
 
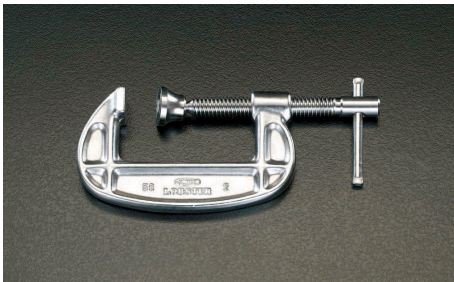


品番：EA526SK-50

品名：0- 52mm/ 33mm シャコ万力(ステンス製)



販売価格	6,760円(税抜)／7,436円(税込)		
カタログ価格	6,760円(税抜)／7,436円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/17 23:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ		

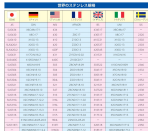

仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	B50S
材質	ステンレス (本体:SUS329 J1 ボルト部: SUS304)	クランプ範囲	0～52mm
口の深さ	33mm	安全荷重	1000kg
重量	320g	スピンドル長	115mm
スイベルヘッド径	22mm		
スイベルヘッド付			
塩水噴霧試験連続120時間以上なし			

代替品

	品番 コメント	EA526SH-50A 0-52mm 特殊工具鋼
--	------------	-----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

