


品番 : EA526TL-60

品名 : 0-1500mm/120mm L型クランプ<sup>°</sup>

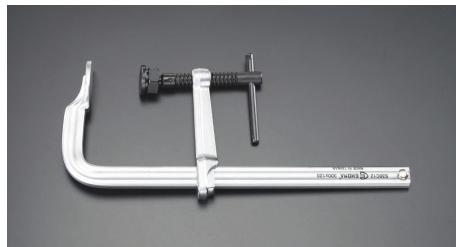

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,700円(税抜)／16,170円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 14,700円(税抜)／16,170円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/17 22:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0133ページ                      |      |   |



規格表



用途や対象物に合わせてパッド(別売)を選べます

#### 仕様

|          |                          |          |        |
|----------|--------------------------|----------|--------|
| 材質       | 鍛造鉄(焼入れ処理)、<br>クロムメッキ仕上げ | 締付能力     | 1200kg |
| 最大開口     | 1500mm                   | 口の深さ(奥行) | 120mm  |
| 全長       | 1635mm                   | 重量       | 6.65kg |
| スイベルヘッド付 |                          |          |        |
| 強力型      |                          |          |        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.