


品番 : EA526TV-5

品名 : 0-125mm/ 65mm シャコ万力

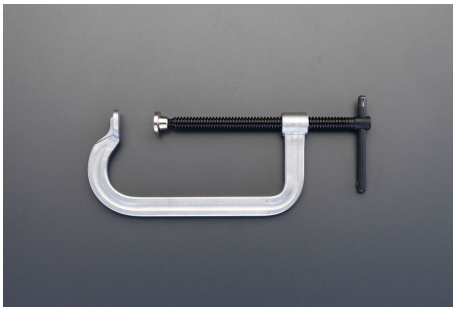

販売価格	3,680円(税抜) / 4,048円(税込)		
カタログ価格	3,680円(税抜) / 4,048円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/07/06 10:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



フレーム開口幅の大きいロングタイプ

### 仕様

材質	炭素鋼、ニッケルクロームメッキ	クランプ範囲	0~125mm
口奥行(口の深さ)	65mm	フレーム幅×厚み	19.5×9.5mm
ねじ径	約12mm	荷重	850kg
重量	0.63kg		

フレームの開口幅の大きいロングタイプ

スイベルヘッド付

クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

### 代替品

	<p>品番 EA526SG-6</p> <p>コメント 違い: 荷重、重量など</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

