


品番：EA526WB-25

品名：0- 25mm/ 27mm シャコ万力



販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/06/14 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		

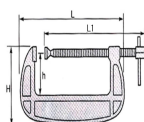

スイベルヘッドで対象物をしっかり挟みます

#### 仕様

用途	軽、中作業に適しています。	材質	ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
クランプ範囲	0~25mm	口の深さ	27mm
荷重	290kg	サイズ	L:54mm、L1:52mm、 H:46mm、h:27mm
重量	80g	ネジ径	6.3mm
受け部径	9mm		

延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。

腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。

スイベルヘッド付

スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。

全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

