 



品番：EA526WB-50

品名：0- 50mm/ 28mm シャコ万力



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,350円(税抜) / 2,585円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,350円(税抜) / 2,585円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/06/14 12:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0093ページ | | |

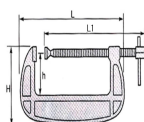

スイベルヘッドで対象物をしっかり挟みます

仕様

| | | | |
|---|----------------------------------|--------|--------|
| 材質 | ダクタイル鋳鉄 | クランプ範囲 | 0~50mm |
| 口の深さ | 28mm | 荷重 | 360kg |
| サイズ | L:85mm、L1:82mm、 H:50mm、h:28mm | 重量 | 120g |
| ネジ径 | 7.9mm | 受け部径 | 11mm |
| スイベルヘッド付 | | | |
| スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 | | | |
| 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル | | | |
| 延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。 | | | |
| 腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.