
 


品番：EA527AE-2

品名：0.5mm/500mm Mバーカッター(ダウンライト用)

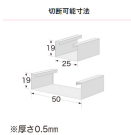

販売価格	22,800円(税抜) / 25,080円(税込)		
カタログ価格	22,800円(税抜) / 25,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0229ページ		



### 仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	MDC-50
用途	φ50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に	切断能力	CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
全長	500mm	重量	1.1kg

小径のダウンライトもφ20の隙間でお悩み解決!

軽天作業の決定版!

ビルや病院などの改装・改築などに特におすすめ!

ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい!

20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能

ヘッド回転式!


ヘッドが360°回転するのでハンドルが壁に当たらない

工具を長く使っていただく為、可動部に月1~2回注油して下さい。また、ご使用後は工具全体を油布で拭き、保管してください。

<切り屑の飛散・落下に注意!>

- ・切り屑はその都度取除いてください。
- ・刃につまり、破損する恐れがあります。
- ・安全のためヘルメット保護メガネ、作業手袋、安全靴をご使用ください。

代替品

	<p><b>品番</b> EA527AE-2A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:マ-ヘル→M Creativeブランド</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.