


# 品番：EA527AH-0

## 品名：アングル加工機

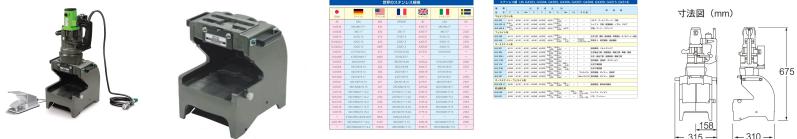

販売価格	465,000円(税抜)／511,500円(税込)		
カタログ価格	465,000円(税抜)／511,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0875ページ		



### 仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-CP28S+IS-A75F
仕様	本体+台座セット	電源	AC100V(1050W)
モーター	AC100V(50/60Hz)	最大加工圧力	28t
最大加工能力	75×75×6mm(SUS304アングル材)	主軸ストローク長	0~45mm
サイズ	本体:270×200×380(H)mm 台座:310×310×335(H)mm	重量	本体:18kg 台座:42kg
付属品	フットスイッチ(コード長:2m)		

小型・軽量タイプ

現場への持込が便利な分割式

最大加圧28tのハイパワーで切断、面取りなどの加工が可能です。

※ご使用の際は必ず別売のオプションを併用して下さい。(EA527AH-2、-3、4)

パワーユニット、フレームが分割できるので現場への持込に便利

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

