


品番：EA530JB-8

品名：200mm/24mm モンキーレンチ(ベント`/薄口)

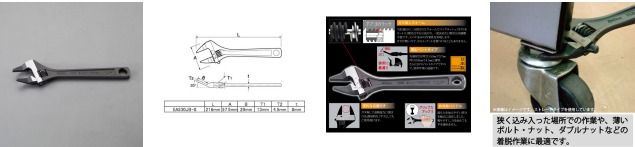

販売価格	4,170円(税抜)／4,587円(税込)		
カタログ価格	4,170円(税抜)／4,587円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/23 04:51現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	HT-200B
使用範囲	0～24mm	最大トルク	137.3N・m
呼び寸法	200mm	全長	216mm
重量	235g	材質	クロムバナジウム

ガタなしバックラッシュレス構造のウォーム採用により口開き平行、サイズ合わせ不要、さらにワークを痛めません。
スパナ感覚でお使い頂けます。
先端は、わずか3.7mmの薄型仕様
薄いボルト・ナットの着脱に最適
精密機械、電子部品、車両関連等幅広い分野でご使用いただけます。
看板の取り付け等2丁使いのナット締付作業に便利
先端角度20°ベントタイプ
便利な目盛り付きですので、簡易的なノギスとして使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

