


品番 : EA531EG-400

品名 : 3・1/2"/400mm ウォーターポンププライヤー

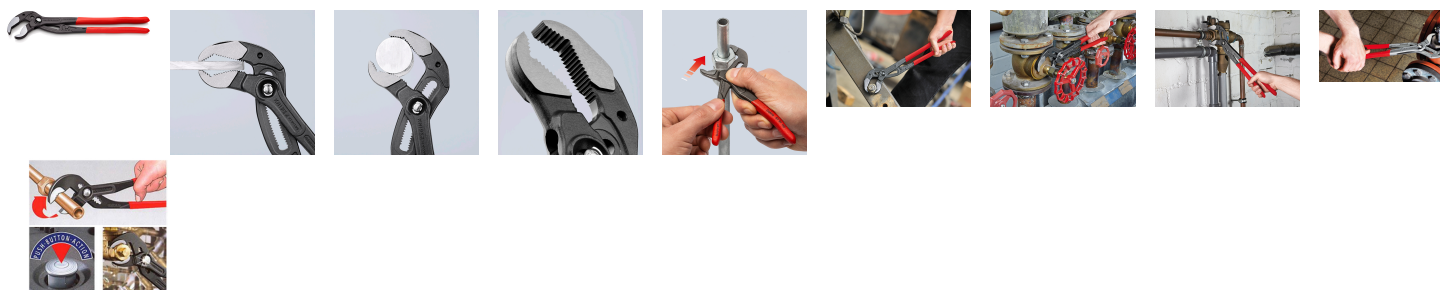

販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/03 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0198ページ		



コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	87 01 400
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
最大開口	3-1/2" 90mm	最大ナット	95mm
全長	400mm	重量	1214g
材質	クロームバナジウム電気鋼	調整段数	27
刃硬度	61HRC		

上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にもスライドさせるだけで簡単に調整することができます。

アゴの開きは片手で調節が可能です。

少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状

てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。

ボックスジョイント構造

ダブルガイドにより非常に安定しています。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.