


品番：EA531HC

品名：70mm/270mm ソフトジョウプライヤー

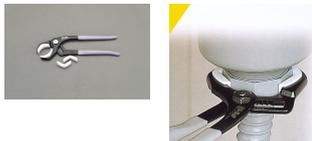

販売価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
カタログ価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/17 03:27現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	IPS PLIERS (IPS)	型番	WL-270S
全長	275mm	最大開口	70mm(8段階調節)
最小開口	25mm	重量	430g
材質	本体:高炭素鋼(S55C) くわえ部:ウレタン樹脂 焼入れ:完全無酸化焼入れ 表面処理:カチオン電着塗装 柄部:ビニールコーティング		

本体は錆びに強いカチオン電着塗装(ニッケルクロムメッキの約10倍の防錆力)

樹脂が摩耗した時は、+ドライバ1本でカンタン取り替え

JIS規格品の材料、高炭素鋼(S55C)を使用
完全無酸化焼入れで耐久性抜群

傷を付けないウレタン樹脂を使用しています。

化粧パイプ、各種配管に最適です。

バネ内蔵機構で連続作業がすばやくできます。

くわえ部の丸型は最初から取り付けられており、角型は付属品として付いています。

代替品



品番 EA531HC-0

コメント 価格変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.