


品番：EA531K-2

品名：2本組 プライヤーレンチセット

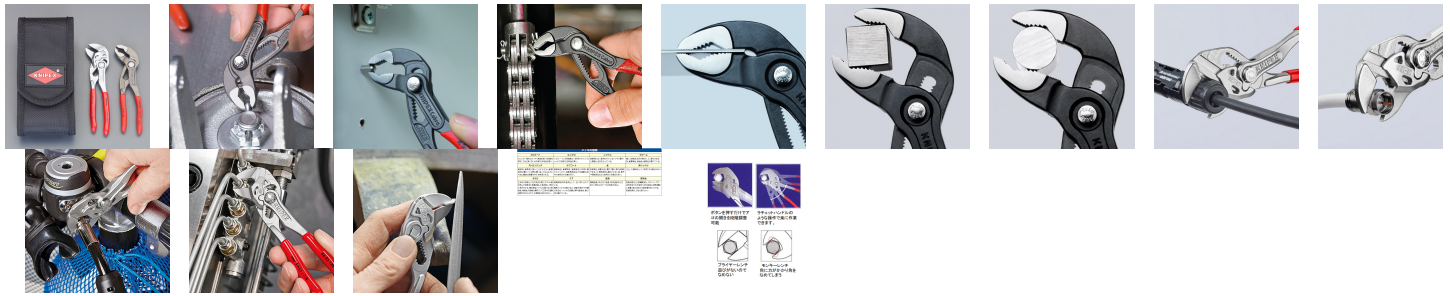

販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/14 16:04現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0200ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	00 20 72 V04
<セット内容>	125mm プライヤーレンチ 125mm ウォーターポンププライヤー	セット点数	2本
プライヤーレンチ	<p>最大開口:23mm 全長:125mm 材質:クロムバナジウム鋼 仕上げ:クロムメッキ 調整段数:11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。</li> <li>・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。</li> <li>・つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。</li> <li>・ヒンジボルトが確実に噛み合うので、調整のずれがありません。</li> <li>・ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。</li> <li>・プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。</li> </ul>	ウォーターポンププライヤー	<p>パイプ径:1” ナット対辺:27mm 全長:125mm 材質:クロムバナジウム電気鋼 仕上げ:磨き</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スプリング付ボタンにより調整が楽です。</li> <li>・アゴの開きは片手で調節が可能です</li> <li>・この原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します</li> <li>・少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状</li> <li>・ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。</li> </ul>

ケース	サイズ:75(W)×55(D)×180(H)mm ・耐久性のあるポリエステル生地 ・面ファスナー、ベルトクリップ付き	総重量	264g
-----	--	-----	------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.