


品番 : EA531K-300

品名 : 68mm/300mm プライヤーレンチ

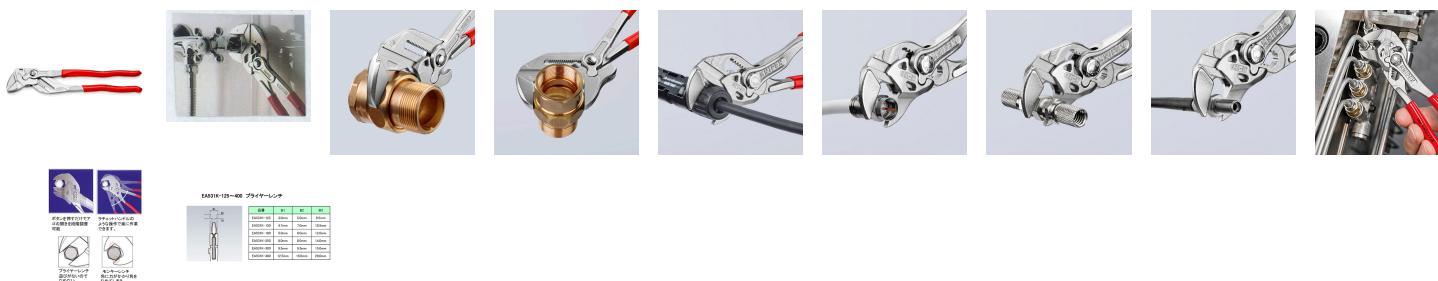

販売価格	16,600円(税抜)／18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜)／18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/01/10 03:08現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0200ページ		



カタログ訂正

25/02/25 ●最大開口 誤:60mm 正:68mm、重量 誤:720g 正:656g(NO.56 963)

1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	86 03 300
最大開口	68mm 2-1/2"	全長	300mm
重量	656g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	クロムメッキ	調整段数	24
材質	クロームバナジウム鋼		

指先では掴めない、熱いもの、鋭いもの、汚れたもの、小さいもの、滑りやすいものなどを掴み、ねじったり、曲げたり、押したりすることができます。

つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。

平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。

ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。

ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。

てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.