


品番：EA532DE-120

品名：120mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ESD)

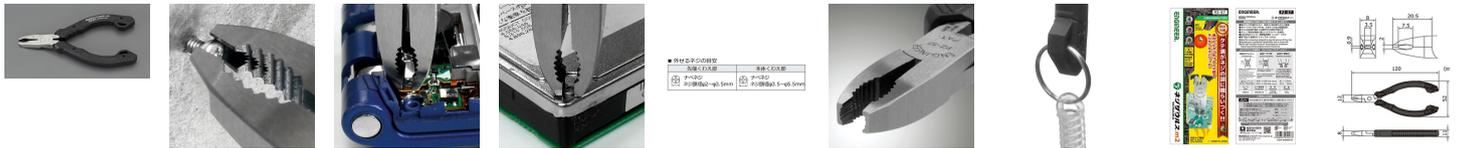

販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/28 21:00現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0268ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-57
商品名	ネジザウルスM2	用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。 プリント基板や電子機器などの精密小ネジの取り外しに。
適応サイズ	<目安> 先端くわえ部: ナベネジ ネジ頭径 φ2~3.5mm 本体くわえ部: ナベネジ ネジ頭径 φ3.5~5.5mm	全長	120mm
先端幅	12mm	先端長さ	20.5mm
グリップ幅	52mm	重量	100g
材質	本体: 炭素鋼 グリップ: エラストマー	表面抵抗値	グリップ: $1 \times 10^6 \sim 10^7 \Omega$
タテ溝硬度	HRC56±2		

ESD対応グリップにより、プリント基盤や電子機器類のM2以下の精密ねじに最適です。

手によくフィットするデザイングリップ。

極小サイズの潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる小型のネジザウルス。

潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。

先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

落下防止に最適のストラップホール付き

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。

※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

※絶縁工具ではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.