


品番：EA532DH-1

品名：150mm [バ イス°ライヤ-型]ネジザウルス

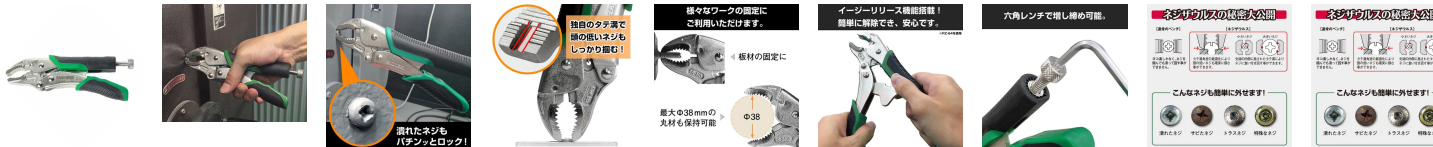

販売価格	2,590円(税抜)／2,849円(税込)			
カタログ価格	2,590円(税抜)／2,849円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/21 19:57現在)			
商品入数	1	販売単位	丁	
カタログページ	0271ページ			



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-64
商品名	ネジザウルスVP-1	用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
切断能力	銅線: φ1.6mm	適応ねじ頭サイズ	先端部: φ3～9.5mm
全長	150mm	口幅	8mm
最大開口幅	38mm	グリップ幅	55mm
重量	205g	材質	本体:クロムモリブデン鋼 グリップ:エラストマー
タテ溝硬度	HRC60±2		

- 掴んだら離さない、バイス型ネジザウルス。
- レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構採用
- 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
- 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
- 口開き幅を調節することで、さまざまなワークの固定に使用できます。

刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。

ワイヤーカッター付

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.