

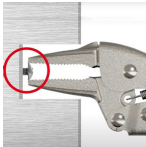


品番：EA532DH-11

品名：150mm [バ イス° ライヤ-型]ネジザウルス(スリムノーズ)

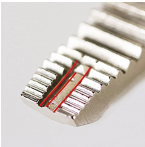

販売価格	2,590円(税抜)／2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜)／2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/23 19:00現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0271ページ		

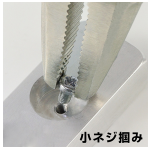

仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-66
商品名	ネジザウルスVP-3	用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
全長	150mm	口幅	5mm
先端長さ	35mm	グリップ幅	55mm
重量	210g	材質	本体:クロムモリブデン鋼 グリップ:エラストマー
タテ溝硬度	HRC57±3		
掴んだら離さない、バイス型ネジザウルス。 狭く奥まった場所での作業に便利なスリムノーズタイプ。			
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。			
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。			
バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く閉まったネジでも、少ない力で回せます。			
レバー操作なく簡単・安全に解除できるイーजीリリース機構を採用			
口開き幅を調節する事で、さまざまなワークの固定に使用できます。			

切断刃なし

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.