


品番：EA533FC-7

品名：180mm ロッキングプライヤー

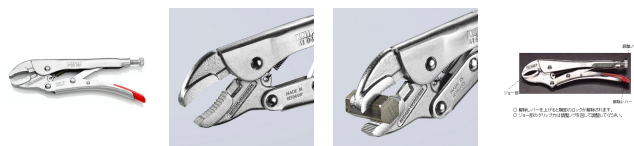

販売価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
カタログ価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/05/03 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0269ページ		



パイプを強力に保持するカーブジョーモデル。ワイヤーカッター付

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	41 04 180
全長	180mm	口の開き	0~30mm
能力	丸:30mm 四角:20mm 六角:30mm	重量	363g
材質	ボディ:強力特殊鋼 アゴ:鍛造クロームバナジウム	仕上げ	ニッケルメッキ

ワイヤーカッター付き

つかみ面は横すじ入りです。

アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。

板やパイプを確実につかむことができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.