



品番：EA534FD-200

品名：200mm 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル)

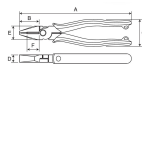

販売価格	6,280円(税抜)／6,908円(税込)		
カタログ価格	6,280円(税抜)／6,908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/03 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0260ページ		

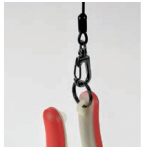

砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル。
省力設計と長い刃部でVVF(3芯)も楽に切断！

仕様

メーカー	マルト長谷川工作所 (KEIBA)	型番	FCI-118
全長(mm)	204	切断能力	ピアノ線:2.0mm 鉄線:3.4mm VVF(VA)線:1.6mm×3心、2.0mm×3心、2.6mm×3心
サイズ	A:204mm、B:39mm、C:54mm、D:13.5mm、E:25mm、F(刃長):24mm	ハンドル	蓄光
材質	CRV-70C	重量(g)	328
落下防止ストラップ装着可能			
砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。			
省力設計と長い刃部で、V.V.F.(3芯ケーブル)も楽に切断。			
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載			
夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的			

代替品

品番	EA534DC-200
----	-------------



コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.