



品番：EA534K-11

品名：240mm 電工ペンチ(ゲリッポ・圧着付/偏芯型)

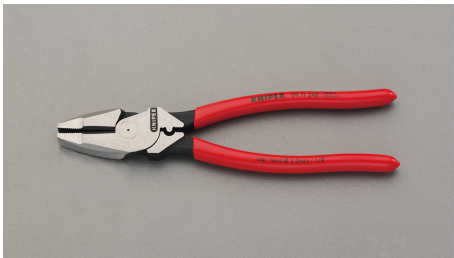

販売価格	9,960円(税抜)／10,956円(税込)		
カタログ価格	9,960円(税抜)／10,956円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/04/30 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0254ページ		

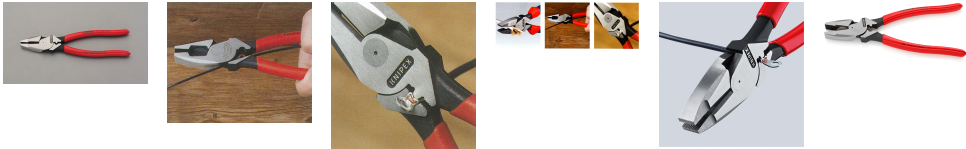

てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約50%軽い力で切断できます

仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)		
●通常タイプより刃の支点が前にある為（偏芯型）、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。			
型番	0911240	全長	240mm
重量	435g	切断能力	硬線：φ 3.0mm、中硬線：φ 4.6mm
刃硬度	HRC64	刃材質	特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼鍛造油焼入)
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
フィッシュテープ用プラー付			
圧着付			
ACSR（鋼心入アルミより線）の切断も可能な架線工事用強力ペンチ			
ヘッド先端のつかみ面は、クロスカットのすじ入りのため、しっかりつかめ、引っ張れます。			
てこの原理を最大限に発揮するレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。			
刃部が長い為、フラットケーブルの切断にも適します。			
ジョイント部でフィッシュテープを引っ張れます。			

代替品

	品番 EA534K-12 コメント
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.