


品番 : EA534KB-180A

品名 : 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)

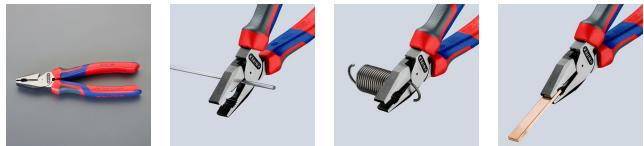

販売価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
カタログ価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/01/24 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0253ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	02 02 180
切断能力	銅・アルミ: φ 11.5mm 硬線: φ 2.5mm ピアノ線: φ 2.0mm	刃硬度	HRC63
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
材質	特別工具鋼	全長	180mm
重量	240g		
一般のペンチの約65%の力で切断できます。			
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。			
●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.