


品番：EA534KB-2

品名：200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ°・偏芯型/メッキ)

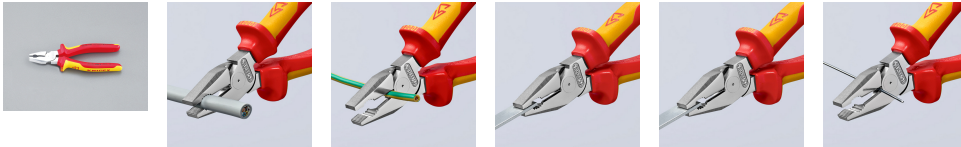

販売価格	7,520円(税抜) / 8,272円(税込)		
カタログ価格	7,520円(税抜) / 8,272円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0211ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	02 06 200
切断能力	ピアノ線: $\phi$ 2.2mm 電線(銅・アルミ): $\phi$ 13.0mm 硬線: $\phi$ 2.8mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	200mm
重量	343g	刃硬度	63HRC

#### 強力型の切断刃

切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。

長い切刃は比較的厚いケーブル切断に向いています。

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。

刃先の最適な機能確保のため、掴みアゴの隙間は精密で最小限に抑えています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.