


品番：EA535K-2

品名：125mm 精密用ニッパー(ワイヤ-ホルド・バネ付)

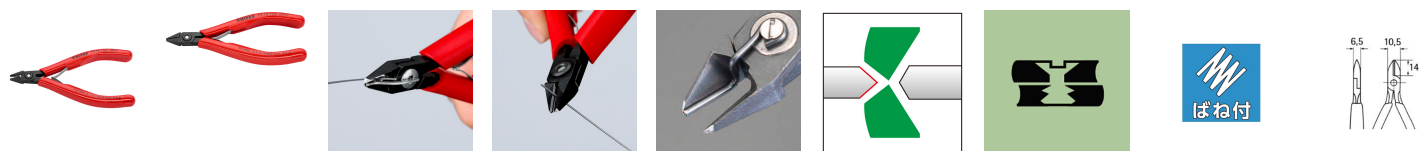

販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/30 02:44現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0261ページ		



ねじ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	75 12 125
切断能力	軟線: ϕ 0.2~1.3mm 中硬線: ϕ 1.0mm 硬線: ϕ 0.6mm ピアノ線: ϕ 0.4mm	全長	125mm
アゴの長さ	14mm	アゴの厚さ	6.5mm
ヘッド幅	10.5mm	重量	80g
ハンドル	プラスチックスリーブ	仕上げ	磨き
刃硬度	約62HRC	刃形状	斜めの刃(切断面:両方傘状)
材質	特別工具鋼		

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用


低摩擦の2枚の板バネが開閉を滑らかで均一にします。

ワイヤ-ホルド付

テーパー

バネ付き

代替品

	<p>品番 EA535K-2B</p> <p>コメント</p>
---	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.