

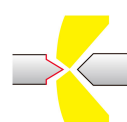


品番：EA535KC-11A

品名：115mm 精密用ニッパ°-(ESDケリッフ°/ハネ・ホルト°付)

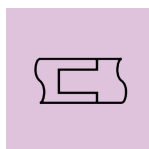

販売価格	9,690円(税抜) / 10,659円(税込)		
カタログ価格	9,690円(税抜) / 10,659円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 02:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0263ページ		

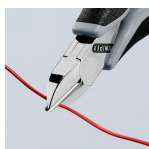

カタログ訂正 25/12/02 ●切断刃形状(切断面) 両方傘状→片方:小さい傘状・もう一方傘状(NO.56・57 963)

静電気をゆっくり放電し部品を保護します

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	77 12 115 ESD
切断能力	軟線: $\phi$ 0.3~1.6mm 中硬線: $\phi$ 1.2mm 硬線: $\phi$ 0.6mm	全長	115mm
アゴの長さ(B)	14mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	7.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	表面抵抗	$1 \times 10^5 \Omega$ 以上、 $10^6 \sim 10^9 \Omega$ 未満
仕上げ	高級磨き	ハンドル	コンフォート(ESD)
材質	工具鋼(油焼入れ)	刃硬度	62HRC
重量	70g	刃形状	斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)

静電気をゆっくり放電し部品を保護します

非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。

指と人差し指の間でしっかりとグリップ可能  
ダイレクトな作業感覚が得られます。

ボックスジョイント


ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

オーバル

バネ付き

ワイヤーホールド付き

代替品

	<p>品番 EA535KC-12</p> <p>コメント</p>
---	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.