 


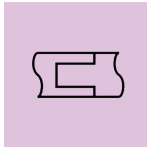


品番：EA535KC-13

品名：115mm 精密用ニッパー(ESDゲリッパ / バネ付)

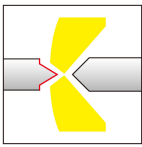

販売価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)			
カタログ価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/19 04:52現在)			
商品入数	1	販売単位	丁	
カタログページ	0263ページ			

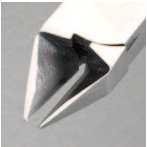

静電気をゆっくり放電し部品を保護します

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	77 32 115 ESD
全長	115mm	切断能力	軟線: φ0.3~1.3mm 中硬線: φ1.0mm 硬線: φ0.5mm
アゴの長さ (B)	14mm	アゴの厚さ(ジョイント) (D)	7mm
ヘッド幅 (A)	11mm	重量	67g
表面抵抗	1×10 ⁵ ~1×10 ¹² Ω	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	高級磨き	刃硬度	HRC62
形状	先鋭ヘッド	刃形状	斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)
静電気放電タイプ 静電気をゆっくり放電し部品を保護します。			
ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。			
非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。			
高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能			

ダイレクトな作業感覚が得られます。

テーパー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.