 


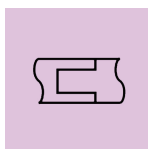


品番：EA535KC-15

品名：115mm 精密用ニッパ（ESDグリップ / ハネ付）

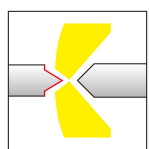

販売価格	9,250円(税抜) / 10,175円(税込)		
カタログ価格	9,250円(税抜) / 10,175円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 16:16現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		

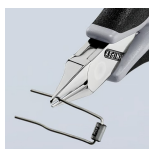

仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	77 52 115 ESD
全長	115mm	切断能力	軟線: ϕ 0.3~1.0mm 中硬線: ϕ 0.8mm 硬線: 0.5mm
アゴの長さ (B)	14mm	アゴの厚さ (ジョイント) (D)	7mm
ヘッド幅 (A)	11mm	重量	70g
表面抵抗	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{12} \Omega$	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	高級磨き	刃硬度	HRC62
刃形状	斜めの刃 (切断面の片方: 小さい傘状、もう一方の片方: 傘状)	材質	特別工具鋼

導電グリップ

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。

高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

ダイレクトな作業感覚が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.