


品番：EA535KD-9A

品名：115mm 精密用ニッパ

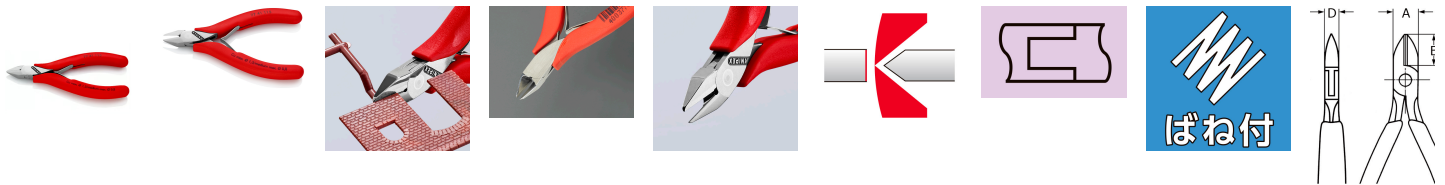

販売価格	8,040円(税抜) / 8,844円(税込)		
カタログ価格	8,040円(税抜) / 8,844円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/03 16:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0261ページ		



研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	7741115
切断能力	軟線: $\phi 0.3 \sim 1.3\text{mm}$ 中硬線: $\phi 1.0\text{mm}$	全長	115mm
アゴの長さ(B)	13mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	7mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D)	11mm	重量	50g
ヘッド仕上げ	鏡面磨き	ハンドル仕様	プラスチックコーティング
刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)	刃硬度	約62HRC
材質	特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し)		

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパ

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

ボックスジョイント構造  
ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。

バネ付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.