 



品番：EA535KG-11

品名：120mm 精密用ニッパー(ESDケリフ° /ハネ付)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/04/29 23:56現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0264ページ		

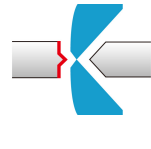

装着することで切断片が飛び散らなくなります

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	79 02 120 ESD
切断能力	軟線: $\phi 0.2 \sim 1.0\text{mm}$ 中硬線: $\phi 0.55\text{mm}$ 硬線: $\phi 0.3\text{mm}$	全長	120mm
重量	60g	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	磨き	刃硬度	HRC64
材質	高級ボールベアリング鋼	ヘッドスタイル	ミニヘッド
刃形状	斜めの刃(切断面の片方: 極小な傘状、もう一方の片方: 傘状)		

デリケートな部品の切断に最適

装着することで切断片が飛び散らなくなります。

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。

バネ付

ミニオーバル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.