


品番：EA535KG-19

品名：125mm 精密用ニッパー(ESDケリッフ・バネ付)

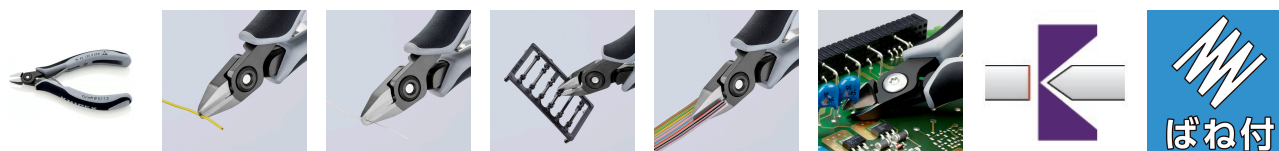

販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/30 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0264ページ		



精密な取り付け作業に最適です

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	79 42 125 Z ESD
切断能力	軟線:0.1~1.3mm	全長	125mm
アゴの長さ(B)	11mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	58g
刃硬度	HRC64	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	磨き	刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

軟線を面一に切断

バネ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.