


品番：EA535KG-24

品名：125mm 精密用ニッパー(ケリッフ°/バネ付)

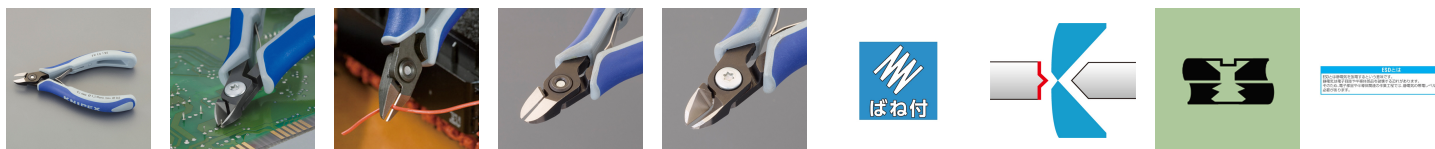

販売価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		



### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	79 12 125
切断能力	軟線:0.3~1.7mm 中硬線:1.3mm 硬線:1mm ピアノ線:0.6mm	全長	125mm
アゴの長さ(B)	10mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	59g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC64	刃形状	斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
材質	高級ボールベアリング鋼		

ハードワイヤーおよびピアノ線の切断に最適です。

非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。

ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。

軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。

ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.