


品番：EA535KG-3

品名：120mm 精密用ニッパー(ケリッフ・バネ付)

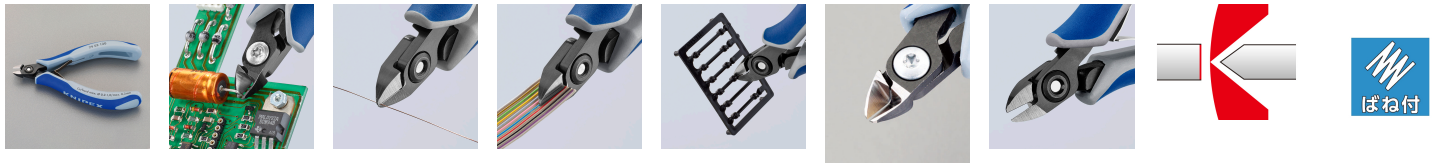

販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/30 03:02現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		



### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	79 22 120
切断能力	軟線: $\phi 0.1 \sim 1.3\text{mm}$ 硬線: $\phi 0.8\text{mm}$	全長	120mm
アゴの長さ	6.5mm	アゴの厚さ(ジョイント)	6.5mm
ヘッド幅	9mm	重量	57g
刃硬度	約64HRC	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	材質	高級ボールベアリング
刃形状	まっすぐな刃 (切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)		

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー

デリケートな部品の切断に最適

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

軽量ボディにより、作業者の負担を軽減します。

バネ付き

ミニオーバル

代替品



品番 EA535KG-9

コメント 125mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.