


品番：EA535KG-4

品名：125mm 精密用ニッパー(ケリフ°・バネ付)

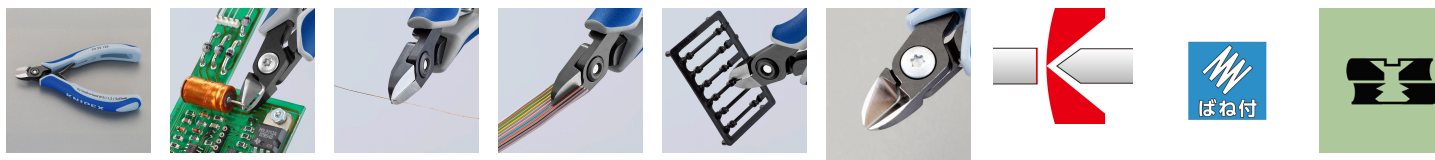

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/30 01:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0263ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                                    |              |            |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|
| メーカー  | KNIPEX(ケニペックス)                     | 型番           | 79 22 125  |
| 切断能力  | 軟線: φ0.1~1.7mm<br>中硬線: φ1.0mm      | 全長           | 125mm      |
| アゴの長さ | 10mm                               | アゴの厚さ(ジョイント) | 6.5mm      |
| ヘッド幅  | 11mm                               | 重量           | 60g        |
| 刃硬度   | 約64HRC                             | ハンドル         | コンフォート     |
| 仕上げ   | 磨き                                 | 材質           | 高級ボールベアリング |
| 刃形状   | まっすぐな刃<br>(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) |              |            |

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー

デリケートな部品の切断に最適

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

軽量ボディにより、作業者の負担を軽減します。

バネ付き

オーバル

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.