

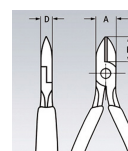


品番：EA535KG-44

品名：125mm 精密用ニッパー(ESDケリッフ / バネ付)

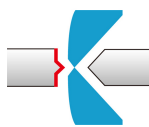

販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 00:21現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0264ページ		

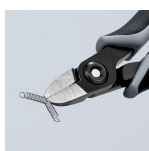

#### 仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	79 12 125 ESD
切断能力	軟線: 0.3~1.7mm 中硬線: 1.3mm 硬線: 1mm ピアノ線: 0.6mm	全長	125mm
アゴの長さ(B)	10mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	刃硬度	HRC64
ハンドル	コンフォート(ESD)	仕上げ	磨き
材質	高級ボールベアリング鋼	ヘッドスタイル	ラウンドヘッド
重量	61g	刃形状	斜めの刃(切断面の片方: 極小な傘状、もう一方の片方: 傘状)

非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。

ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。

軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。

ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。

バネ付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.