


品番：EA535KG-7

品名：125mm 精密用ニッパー(ケリフ°・バネ付)

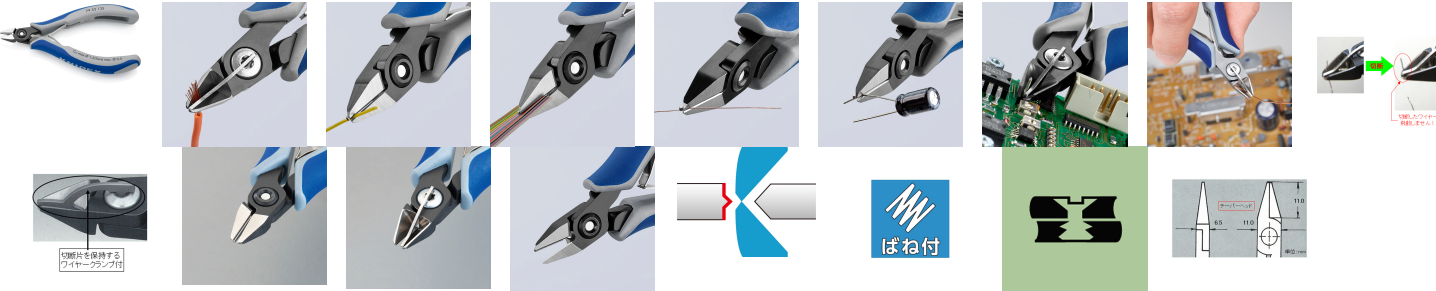

販売価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/26 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0264ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	7952125
テーパー			
全長	125mm	刃硬度	HRC64
直刃			
バネ付			
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
テーパーヘッド			
切断片を保持するワイヤークランプ付			
切断能力(mm)	軟線:1.3、中硬線:0.9、硬線:0.5		
刃先は焼入れ加工されており、硬度は約HRC:64です。			
電子工学やファインメカニクスにおける精密切断作業に最適です。			
重量(g)	66	材質	高級ボールベアリング鋼

代替品

	品番 EA535KG-8 コメント 切断刃の形状確認下さい。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.