


品番：EA535KG-9

品名：125mm 精密用ニッパー(ケリフ°・バネ付)

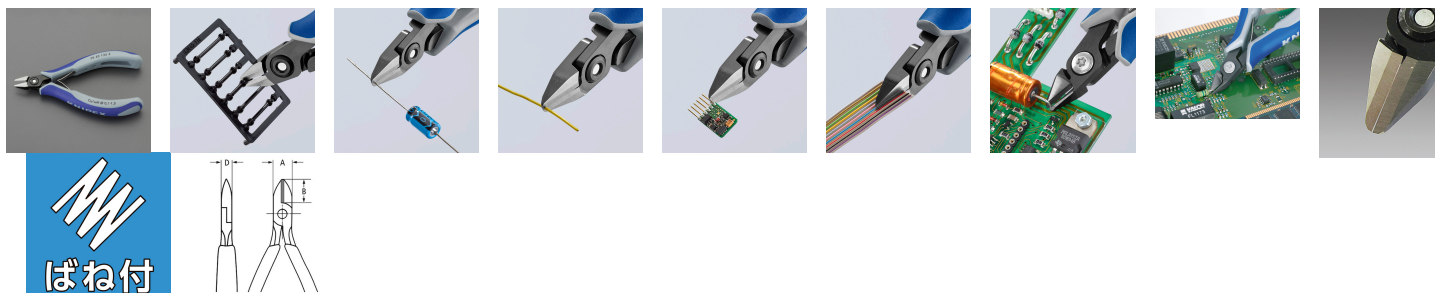

販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/30 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0263ページ		



精密な取り付け作業に最適です

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	79 42 125 Z
切断能力	軟線: $\phi 0.1 \sim 1.3\text{mm}$	全長	125mm
アゴの長さ(B)	11mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	刃硬度	約64HRC
重量	58g		

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

軟線をきれいな面一に切断できます。

ワイヤーエンドの精密な形状にも対応します。

高周波焼き入れを施した切断刃で耐久性があります。

バネ付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.