


品番 : EA535KL-12

品名 : 135mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD/バネ付)



販売価格	26,800円(税抜)／29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜)／29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0265ページ		

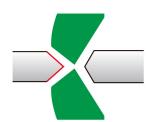

耐用年数が長い超硬刃付精密ニッパー

## 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	77 02 135 H ESD
切断能力	軟線: $\phi$ 2.2mm 中硬線: $\phi$ 1.6mm 硬線: $\phi$ 1.2mm $\phi$ ピアノ線: 0.8mm	全長	135mm
アゴの長さ(B)	18mm	アゴの厚さ(ジョイント) (D)	9.5mm
ヘッド幅(A)	15mm	重量	115g
ハンドル	コンフォート(ESD)	仕上げ	鏡面磨き
刃硬度	80~83HRC		

バネ鋼、ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーおよびダイオードワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

バネ付き

代替品



品番 EA535KL-11  
コメント 軟線:  $\phi$  2.0mm 中硬線:  $\phi$  1.4mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.