

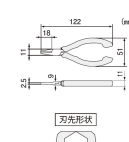


品番：EA535MH-4

品名：122mm 精密用エンドニッパー(ESD/90°刃)

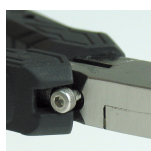

販売価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 16:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0265ページ		

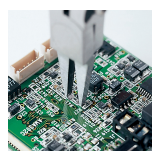

#### 仕様

メーカー	エンジニア	型番	NZ-03
用途	銅線等の切断に。 奥まった場所での作業に。	切断能力	銅線(単線): $\phi$ 0.6mm
刃先形状	90°タイプ	全長	122mm
グリップ幅	51mm	重量	64g
表面抵抗	$1 \times 10^6 \sim 10^7 \Omega$	材質	本体: 炭素鋼 グリップ: エラストマー(ESD)

グリップは手によくフィットするデザイングリップです。

刃部の開き幅が調整できる金具付き(バネ脱落防止機能)。

バネ付き

チップカッター

※絶縁工具ではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.