



品番：EA535MH-5

品名：123mm 精密用エンドニッパー(ESD/45°刃)

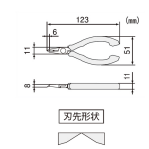

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,540円(税抜) / 3,894円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,540円(税抜) / 3,894円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/05/03 17:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0265ページ                      |      |   |

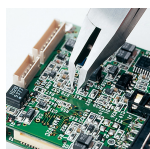

#### 仕様

|                             |                                      |      |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------|
| メーカー                        | エンジニア                                | 型番   | NZ-05                      |
| 用途                          | 銅線等の切断に。<br>奥まった場所での作業に。             | 切断能力 | 銅線(単線): φ 0.6mm            |
| 刃先形状                        | 45°タイプ                               | 全長   | 123mm                      |
| グリップ幅                       | 51mm                                 | 重量   | 67g                        |
| 表面抵抗                        | 1×10 <sup>6</sup> ~10 <sup>7</sup> Ω | 材質   | 本体:炭素鋼<br>グリップ:エラストマー(ESD) |
| バネ付き                        |                                      |      |                            |
| チップカッター                     |                                      |      |                            |
| グリップは手によくフィットするデザイングリップです。  |                                      |      |                            |
| 刃部の開き幅が調整できる金具付き(バネ脱落防止機能)。 |                                      |      |                            |
| ※絶縁工具ではありません。               |                                      |      |                            |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.