

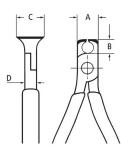


品番 : EA536KE-1

品名 : 115mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付)

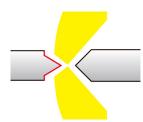

販売価格	9,980円(税抜) / 10,978円(税込)		
カタログ価格	9,980円(税抜) / 10,978円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/06 22:33現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0262ページ		

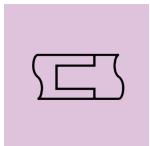

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	64 02 115
切断能力	軟線: Ø 2.0mm 中硬線: Ø 1.0mm 硬線: Ø 0.6mm	全長	115mm
ヘッド幅 (A)	11mm	アゴの長さ (B)	6mm
アゴの厚さ(ジョイント) (D)	7.5mm	刃長mm(C)	16mm
重量	70g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	高級磨き	刃硬度	HRC56
刃形状	斜めの刃(切断面の片方: 小さい傘状、もう一方の片方: 傘状)	材質	工具鋼製、油焼入れ

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

バネ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

