
 


品番：EA536KE-2

品名：115mm 精密用エンドニッパー(ゲリフ°・バネ付)

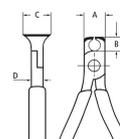

販売価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/25 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0262ページ		



カタログ訂正 25/12/01 ●切断能力 (誤)軟線:2.0mm/硬線:0.5mm (正)軟線:1.4mm/硬線:-(NO56・57 963)

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	64 12 115
切断能力	軟線: $\phi$ 1.4mm 中硬線: $\phi$ 0.8mm	全長	115mm
ヘッド幅 (A)	11mm	アゴの長さ (B)	12mm
アゴの厚さ(ジョイント) (D)	7mm	刃長mm(C)	16mm
ハンドル	コンフォート	仕上げ	高級磨き
刃硬度	HRC56	刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
重量	70g		

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

バネ付

セミフラッシュカット

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.