
 
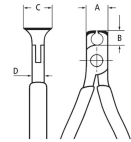


品番：EA536KE-31

品名：115mm 精密用エンドニッパ°-(ESDケリフ°/ハネ付)



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 10:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		

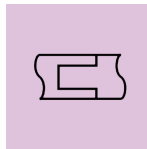

カタログ訂正

25/12/10 ●切断能力 軟線/硬線 (誤)2.0/0.5mm (正)1.4/数値なしmm、刃形状 (誤)斜めの刃 (正)まっすぐな刃 (No56/57)

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	64 12 115 ESD
切断能力	軟線:1.4mm 中硬線:0.8mm	全長	115mm
ヘッド幅 (A)	11mm	アゴの長さ (B)	6mm
アゴの厚さ(ジョイント) (D)	7.0mm	刃幅(C)	16mm
重量	70g	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	磨き	表面抵抗	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{12} \Omega$
硬度	56HRC	材質	特別工具鋼
刃形状	まっすぐな刃 (切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)		

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。

バネ付き

静電気防止ハンドル

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.