


品番：EA536KE-32

品名：115mm 精密用エンドニッパ°-(ESDケリフ°/ハネ付)

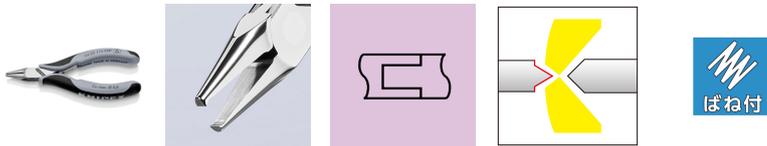

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,400円(税抜) / 11,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,400円(税抜) / 11,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/30 05:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0264ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 64 22 115 ESD |
| 切断能力 | 軟線:0.8mm | 全長 | 115mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | アゴの長さ (B) | 20mm |
| アゴの厚さ(ジョイント) (D) | 6mm | 刃幅(C) | 3mm |
| 重量 | 70g | ハンドル | コンフォート(ESD) |
| 仕上げ | 鏡面磨き | 硬度 | 56HRC |
| 材質 | 特殊工具鋼 | 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状) |

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。

ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。

抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。

静電気防止ハンドル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.